


ルブリケーター  
LOE-1/2-D-MIDI-NPT  
製品番号: 173824

FESTO

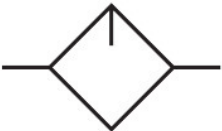

データシート

| 特徴                | 値                                        |
|-------------------|------------------------------------------|
| 最大オイル充填量          | 110 cm <sup>3</sup>                      |
| シェル保護             | メタル製ボウルガード                               |
| 使用圧力              | 1.6 MPa<br>232 psi                       |
| 作動圧力              | 16 bar                                   |
| ルブリケーターの最低流量      | 8 L/min                                  |
| 標準公称流量 (DIN 1343) | 6100 L/min                               |
| 作動流体              | ISO 8573-1:2010 [7:4:4] 準拠の圧縮空気<br>不活性ガス |
| 使用流体/制御流体の情報      | 潤滑運転不可                                   |
| 耐食性クラス KBK        | 2 - 適度な耐食性                               |
| LABS 認証           | VDMA24364-B1/B2-L                        |
| 保管温度              | -10 °C...60 °C                           |
| 2次側のエアオリティクラス     | ISO 8573-1:2010 [7:4:-] 準拠の圧縮空気<br>不活性ガス |
| 流体温度              | -10 °C...60 °C                           |
| 周囲温度              | -10 °C...60 °C                           |
| 取付方法              | アクセサリ付                                   |
| エア接続ポート 1         | NPT1/2                                   |
| 空気圧接続 2           | NPT1/2                                   |
| マテリアルに関する注意事項     | RoHS 準拠                                  |
| ボウル材質             | PC                                       |