


ルブリケーター
LOE-3/4-D-MAXI-NPT
製品番号: 173826

FESTO

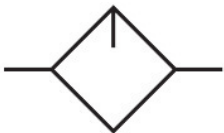

データシート

特徴	値
最大オイル充填量	190 cm ³
シェル保護	メタル製ボウルガード
使用圧力	1.6 MPa 232 psi
作動圧力	16 bar
ルブリケーターの最低流量	10 L/min
標準公称流量(DIN 1343)	8400 L/min
作動流体	ISO 8573-1:2010 [7:4:4]準拠の圧縮空気 不活性ガス
使用流体/制御流体の情報	潤滑運転可(潤滑運転の場合は常に潤滑が必要)
耐食性クラス KBK	2 - 適度な耐食性
LABS 認証	VDMA24364-B1/B2-L
保管温度	-10 °C...60 °C
2次側のエアオリティクラス	ISO 8573-1:2010 [7:4:-]準拠の圧縮空気 不活性ガス
流体温度	-10 °C...60 °C
周囲温度	-10 °C...60 °C
製品質量	1100 g
取付方法	アクセサリ付
エア接続ポート 1	NPT 3/4
空気圧接続 2	NPT 3/4
材料に関する注意事項	RoHS準拠
ボウル材質	PC