


サービスユニット  
FRC-1/4-D-MINI-A-NPT  
製品番号: 173837

FESTO

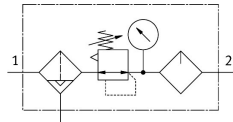

データシート

| 特徴               | 値                                         |
|------------------|-------------------------------------------|
| サイズ              | ミニ                                        |
| ドレン              | 全自動式                                      |
| ろ過度              | 40 µm                                     |
| 使用圧力             | 0.2 MPa...1.2 MPa                         |
| 作動圧力             | 2 bar...12 bar                            |
| 制御圧力範囲           | 0.5 bar...12 bar                          |
| 標準公称流量(DIN 1343) | 1000 L/min                                |
| 作動流体             | ISO 8573-1:2010 [7:9:-]準拠の圧縮空気<br>不活性ガス   |
| 使用流体/制御流体の情報     | 潤滑運転可(潤滑運転の場合は常に潤滑が必要)                    |
| 耐食性クラス KBK       | 2 - 適度な耐食性                                |
| LABS 認証          | VDMA24364-B1/B2-L                         |
| 2次側のエアオリティクラス    | ISO 8573-1:2010 [7:8:-]に準拠した圧縮空気<br>不活性ガス |
| 流体温度             | -10 °C...60 °C                            |
| 周囲温度             | -10 °C...60 °C                            |
| 製品質量             | 660 g                                     |
| 取付方法             | アクセサリ付                                    |
| エア接続ポート 1        | 1/4 NPT                                   |
| 空気圧接続 2          | NPT1/4                                    |
| マテリアルに関する注意事項    | RoHS準拠                                    |
| 材質 ハウジング         | 亜鉛加圧鋳造                                    |
| ボウル材質            | PC                                        |