


サービスユニット
FRC-3/4-D-7-MAXI-NPT
製品番号: 173882

FESTO

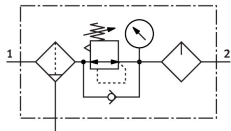

データシート

特徴	値
サイズ	Maxi
取付位置	垂直
ドレン	マニュアル 回転式
ろ過度	40 µm
使用圧力	0.1 MPa...1.6 MPa
作動圧力	1 bar...16 bar
制御圧力範囲	0.5 bar...7 bar
最大圧ヒステリシス	0.04 MPa
最大圧力ヒステリシス	0.4 bar
最高圧力ヒステリシス	5.8 psi
標準公称流量 (DIN 1343)	8500 L/min
作動流体	ISO 8573-1:2010 [-:~:] 準拠の圧縮空気
耐食性クラス KBK	2 - 適度な耐食性
LABS 認証	VDMA24364-B1/B2-L
流体温度	-10 °C...60 °C
周囲温度	-10 °C...60 °C
製品質量	2390 g
取付方法	インライン ブラケット付 オプション:
エア接続ポート 1	NPT 3/4
空気圧接続 2	NPT 3/4
材質 ハウジング	亜鉛加圧鋳造
ボウル材質	PC