


ON / OFFバルブ
HE-3/4-D-MIDI-NPT
製品番号: 173897

FESTO

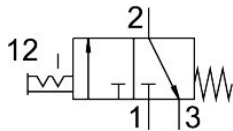

データシート

特徴	値
グリッド寸法	55 mm
構造	ピストン ゲートバルブ
操作方法	手動
シーリング原理	ソフト
排気機能	スロットル不可
手動操作	なし
バルブ機能	3/2 双安定
使用圧力	0 MPa...1.6 MPa
作動圧力	0 bar...16 bar
C 値	17.3 l/sbar
b値	0.42
標準公称流量(DIN 1343)	3800 L/min
スイッチオン時間	100%
作動流体	ISO 8573-1:2010 [7:4:4]準拠の圧縮空気 不活性ガス
使用流体/制御流体の情報	潤滑運転可(潤滑運転の場合は常に潤滑が必要)
耐食性クラス KBK	2 - 適度な耐食性
マテリアルに関する注意事項	RoHS準拠
LABS 認証	VDMA24364-B1/B2-L
流体温度	-10 °C...60 °C
周囲温度	-10 °C...60 °C
取付方法	インライン アクセサリ付
取付位置	任意
流れ方向	逆流れ不可
製品質量	511 g
エア接続ポート 1	NPT 3/4
空気圧接続 2	NPT 3/4
空気圧ポート 3	G1/4
2次側のエアオリティクラス	ISO 8573-1:2010 [7:4:4]準拠の圧縮空気 不活性ガス
材質 シール	NBR

特徴	値
材質 ハウジング	アルミダイキャスト