 



分岐モジュール
FRM-H-3/8-D-MIDI-NPT
製品番号: 173935

FESTO

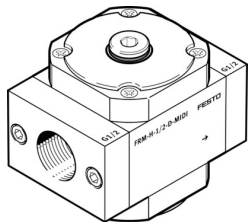

データシート

特徴	値
取付位置	任意
構造	分岐モジュール
使用圧力	0.02 MPa...1.6 MPa
作動圧力	0.2 bar...16 bar
主流量の方向1->2の標準流量	4900 L/min
作動流体	ISO 8573-1:2010 [7:...]準拠の圧縮空気 不活性ガス
耐食性クラス KBK	2 - 適度な耐食性
LABS 認証	VDMA24364-B1/B2-L
保管温度	-10 °C...60 °C
2次側のエアオリティクラス	ISO 8573-1:2010 [7:...]準拠の圧縮空気 不活性ガス
流体温度	-10 °C...60 °C
周囲温度	-10 °C...60 °C
製品質量	526 g
エア接続ポート 1	3/8 NPT
空気圧接続 2	NPT3/8
空気圧ポート 3	G1/2
空気圧接続 4	G1/4
マテリアルに関する注意事項	RoHS準拠
材質 ハウジング	アルミダイキャスト