


スィベルフランジ SNC-40

製品番号: 174384

FESTO

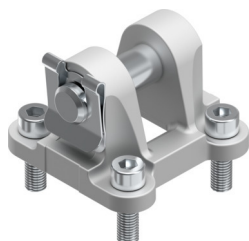

データシート

特徴	値
サイズ	40
規格ベース	ISO 15552 (以前は VDMA 24562, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290)
耐食性クラス KBK	1 - 低耐腐食性
LABS 認証	VDMA24364-B2-L
周囲温度	-40 °C...150 °C
許容荷重	1.5 kN
製品質量	141 g
マテリアルに関する注意事項	RoHS準拠
取付金具材質	アルミダイキャスト
ボルト材質	鋼 亜鉛めっき
材質: ねじ	鋼 亜鉛めっき
ヒューズ材質	ばね鋼 亜鉛めっき