


スィベルフランジ
SNCB-100
製品番号: 174395

FESTO

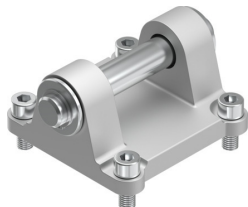

データシート

特徴	値
サイズ	100
規格ベース	ISO 15552
耐食性クラス KBK	1 - 低耐腐食性
LABS 認証	VDMA24364-B2-L
リチウムイオン電池製造への適合性	銅の質量の割合が5%を超える金属は使用対象から除外されています。回路基板, ケーブル, 電気コネクタ, コイルは例外です
周囲温度	-40 °C...90 °C
許容荷重	9 kN
製品質量	1035 g
マテリアルに関する注意事項	RoHS準拠
取付金具材質	アルミダイキャスト
ボルト材質	亜鉛めっき鋼
材質: ベアリング	プラスチック
材質: ディスク	亜鉛めっき鋼
材質: ねじ	鋼, 亜鉛めっき
ヒューズ材質	ばね鋼, 亜鉛めっき