


スィベルフランジ  
SNCB-125  
製品番号: 174396

FESTO

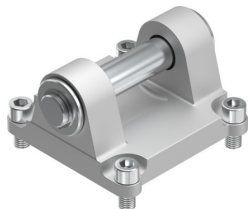

データシート

| 特徴               | 値                                                            |
|------------------|--------------------------------------------------------------|
| サイズ              | 125                                                          |
| 規格ベース            | ISO 15552                                                    |
| 耐食性クラス KBK       | 1 - 低耐腐食性                                                    |
| LABS 認証          | VDMA24364-B2-L                                               |
| リチウムイオン電池製造への適合性 | 銅の質量の割合が5%を超える金属は使用対象から除外されています。回路基板, ケーブル, 電気コネクタ, コイルは例外です |
| 周囲温度             | -40 °C...90 °C                                               |
| 製品質量             | 1860 g                                                       |
| マテリアルに関する注意事項    | RoHS準拠                                                       |
| 取付金具材質           | アルミダイキャスト                                                    |
| ボルト材質            | 亜鉛めっき鋼                                                       |
| 材質: ベ어링          | プラスチック                                                       |
| 材質: ディスク         | 亜鉛めっき鋼                                                       |
| 材質: ねじ           | 鋼, 亜鉛めっき                                                     |
| ヒューズ材質           | ばね鋼, 亜鉛めっき                                                   |