


スィベルフランジ SNCS-100

製品番号: 174402

FESTO

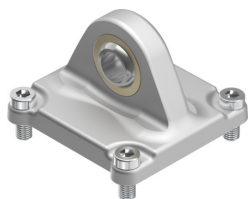

データシート

特徴	値
サイズ	100
規格ベース	ISO 15552 (以前は VDMA 24562, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290)
耐食性クラス KBK	2 - 適度な耐食性
LABS 認証	VDMA24364-B2-L
周囲温度	-40 °C...150 °C
許容荷重	9 kN
製品質量	683 g
マテリアルに関する注意事項	RoHS準拠
取付金具材質	鍛造アルミ合金
ロッドエンドベアリング材質	鋼 PTFE
材質: ねじ	鋼 亜鉛めっき