


接続ケーブル
KMYZ-2-24-M8-0,5-LED
製品番号: 177676

FESTO

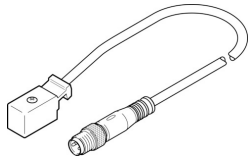

データシート

特徴	値
スイッチ位置指示器	LED
取付方法	セルフタッピングネジ付ソレノイドバルブ
取付位置	任意
製品質量	18 g
電気接続	2ピン / 3ピン エルボソケット/ストレートプラグ 角型/M8x1
定格動作電圧 DC	24 V
40°Cでの通電容量	1 A
保護アース端子	なし
ケーブル長	0.5 m
ケーブル特性	標準
ケーブル径	3.4 mm
ケーブル構造	2x0.25mm ²
保護等級	IP65
周囲温度	-10 °C...50 °C
CEマーク(適合性宣言を参照)	EU RoHS (特定有害物質使用制限) 指令準拠
UKCA マーク (適合性宣言を参照)	UK RoHS指令に準拠
LABS 認証	VDMA24364-B2-L
マテリアルに関する注意事項	RoHS準拠
耐食性クラス KBK	2 - 適度な耐食性
材質: ケーブル被服	TPE-U(PUR)
材質 ハウジング	PA
材質 シール	TPE-O
プラグ接点材質	ブロンズ
材質: ねじ付スリーブ	真鍮, ニッケルめっき