


# 近接センサ SMPO-8E

製品番号: 178563

FESTO

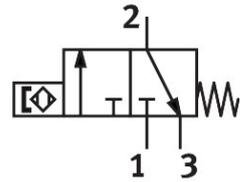

## データシート

特徴	値
形状	T溝用
防爆	ゾーン 1(ATEX) ゾーン 2(ATEX) ゾーン 21(ATEX) ゾーン 22(ATEX)
マテリアルに関する注意事項	RoHS準拠
測定原理	マグネット式
作動圧力	2 bar...8 bar
作動流体	ISO 8573-1:2010 [6:4:4]に準拠した圧縮空気
使用流体/制御流体の情報	潤滑運転不可
周囲温度	-15 °C...60 °C
スイッチング値の再現性	±0.2mm
スイッチオン時間	22 ms
スイッチオフ時間	52 ms
取付方法	取付穴付 アクセサリ付 溝丈夫から挿入
バルブ機能	3ポート
空気圧接続	M5
製品質量	11 g
材質 ハウジング	アルミ PA アルマイト ステンレス
切換状態表示	光学式
保護等級	IP65
LABS 認証	VDMA24364-B2-L