


ソレノイドバルブ
MEBH-5/2-D-3-ZSR-FR-C
製品番号: 184508

FESTO

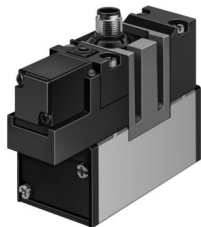

データシート

特徴	値
バルブ機能	5/2 単安定
操作方法	電動
幅	65 mm
標準公称流量(DIN 1343)	4500 L/min
空気圧作動ポート	サブベース サイズ3, ISO 5599-1準拠 G1/2
作動電圧	24V DC
使用圧力	0.3 MPa...1 MPa
作動圧力	3 bar...10 bar
構造	ピストンゲートバルブ
リセット方法	メカスプリング
保護等級	IP65
呼び径	14.5 mm
グリッド寸法	71 mm
排気機能	スロットル調整可
シーリング原理	ソフト
取付位置	任意
規格準拠	ISO 5599-1
手動操作	ノンロック
ISOコード	351
制御方法	パイロット式
パイロットエア供給	内部
流れ方向	逆流れ不可
切換時間 オフ	109 ms
切換時間 オン	28 ms
コイル特性値	24V DC: 2.5W
作動流体	ISO 8573-1:2010 [7:4:4]準拠の圧縮空気
使用流体/制御流体の情報	潤滑運転可 (潤滑運転の場合は常に潤滑が必要)
耐食性クラス KBK	2 - 適度な耐食性
LABS 認証	VDMA24364-B1/B2-L
流体温度	-10 °C...50 °C
周囲温度	-10 °C...50 °C

特徴	値
製品質量	1000 g
電気接続	M72x1 センタープラグ 丸型モデル
取付方法	取付穴付
パイロット排気84 接続部	ダクトなし
エア接続ポート 1	サブベース サイズ3, ISO 5599-1に準拠
空気圧接続 2	サブベース サイズ3, ISO 5599-1準拠
空気圧ポート 3	サブベース サイズ3, ISO 5599-1準拠
空気圧接続 4	サブベース サイズ3, ISO 5599-1準拠
エア接続ポート 5	サブベース サイズ3, ISO 5599-1準拠
材質 シール	NBR
材質 ハウジング	アルミダイキャスト