


圧力分離プレート
CPV18-DZPR
製品番号: 184543

FESTO

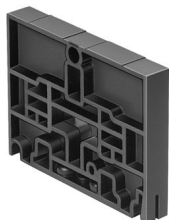

データシート

特徴	値
作動圧力	-0.9 bar...16 bar
作動流体	ISO 8573-1:2010 [7:4:4]準拠の圧縮空気
使用流体/制御流体の情報	潤滑運転可 (潤滑運転の場合は常に潤滑が必要)
耐食性クラス KBK	2 - 適度な耐食性
LABS 認証	VDMA24364-B1/B2-L
流体温度	-10 °C...50 °C
周囲温度	-10 °C...50 °C
製品質量	25 g
マテリアルに関する注意事項	RoHS準拠