 



サービスユニット
FRC-3/8-D-MIDI-KF-A
製品番号: 185846

FESTO

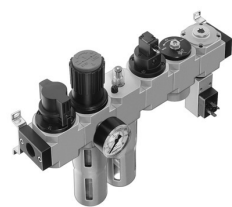

データシート

特徴	値
サイズ	Midi
シリーズ	D
作動ヒューズ	止金具付回転ノブ
取付位置	垂直 ±5°
ろ過度	40 µm
ドレン	全自動式
構造	分岐モジュール 圧力スイッチ On-Offバルブ 圧力計付フィルタレギュレータ 比例式標準オイルミスト セーフティバルブ
最大ドレン量	43 cm³
シェル保護	メタル製ボウルガード
圧カインジケータ	圧力計付
使用圧力	0.3 MPa...1.2 MPa 43.5 psi...174 psi
作動圧力	3 bar...12 bar
制御圧力範囲	0.25 MPa...1.2 MPa 2.5 bar...12 bar 36.25 psi...174 psi
最大圧ヒステリシス	0.03 MPa
最大圧力ヒステリシス	0.3 bar
最高圧力ヒステリシス	4.35 psi
標準公称流量(DIN 1343)	1150 L/min
作動流体	ISO 8573-1:2010 [-:-:-] 準拠の圧縮空気 不活性ガス
耐食性クラス KBK	2 - 適度な耐食性
LABS 認証	VDMA24364-B1/B2-L
2次側のエアクオリティクラス	ISO 8573-1:2010 [7:4:-] 準拠の圧縮空気 不活性ガス
流体温度	-10 °C...60 °C
周囲温度	-10 °C...60 °C
製品質量	4000 g

特徴	値
取付方法	インライン アクセサリ付 オプション:
エア接続ポート 1	G3/8
空気圧接続 2	G3/8
材質 ハウジング	亜鉛加圧 casting
ボウル材質	PC