


ルブリケーター
LOE-1/2-D-MAXI
製品番号: 186480

FESTO

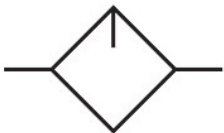

データシート

特徴	値
サイズ	Maxi
シリーズ	D
取付位置	垂直 ±5°
構造	比例式標準オイルミスト
最大オイル充填量	190 cm³
シェル保護	メタル製ボウルガード
使用圧力	0 MPa...1.6 MPa 0 psi...232 psi
作動圧力	0 bar...16 bar
ルブリケーターの最低流量	10 L/min
標準公称流量 (DIN 1343)	8300 L/min
作動流体	ISO 8573-1:2010 [7:4:4] 準拠の圧縮空気 不活性ガス
使用流体/制御流体の情報	潤滑運転可 (潤滑運転の場合は常に潤滑が必要)
耐食性クラス KBK	2 - 適度な耐食性
LABS 認証	VDMA24364-B1/B2-L
保管温度	-10 °C...60 °C
2次側のエアクオリティクラス	ISO 8573-1:2010 [7:4:-] 準拠の圧縮空気 不活性ガス
流体温度	-10 °C...60 °C
周囲温度	-10 °C...60 °C
製品質量	1100 g
取付方法	アクセサリ付
エア接続ポート 1	G1/2
空気圧接続 2	G1/2
マテリアルに関する注意事項	RoHS 準拠
ボウル材質	PC