


ポジションセンサ
SMH-S1-HGPP20/25
製品番号: 189042

FESTO

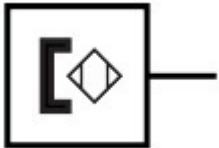

データシート

特徴	値
形状	グリップ用
CEマーク (適合性宣言を参照)	EU-EMC指令準拠 EU RoHS (特定有害物質使用制限) 指令準拠
UKCA マーク (適合性宣言を参照)	UK 電磁環境適合性(EMC) 規定 UK RoHS指令に準拠
マテリアルに関する注意事項	RoHS準拠
測定項目	位置
測定原理	Magnetic Hall
周囲温度	5 °C...60 °C
短絡抵抗	いいえ
過負荷保護	なし
出力信号	アナログ
極性保護	いいえ
電気ポート 1, 接続種類	プラグ付ケーブル
電気ポート 1, 接続方式	M8x1, EN 61076-2-104準拠のAコード
電気ポート 1, 芯数	4
出力接続ポート取出方向	インライン
プラグ接点材質	真鍮, 金めっき
ケーブル長	0.5 m
カラー ケーブル被服	グレー
材質: ケーブル被服	TPE-U(PUR)
取付方法	グリップパにネジ留め
取付位置	任意
製品質量	20 g
ハウジングのカラー	黒
材質 ハウジング	エポキシ樹脂 真鍮, ニッケルめっき PA POM PUR
保護等級	IP65
耐食性クラス KBK	2 - 適度な耐食性
LABS 認証	VDMA24364-B2-L