


# 真空パッド ESS-40-SNA

製品番号: 189308

FESTO

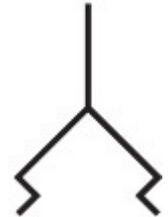

## データシート

特徴	値
最小ワーク半径	230 mm
呼び径	3 mm
サクシオンカップ径	40 mm
サクシオンカップ容量	1.566 cm <sup>3</sup>
接続位置	上
取付位置	任意
特別なプロパティ	帯電防止仕様
サクシオンカップホルダの配置	サイズ4
サクシオンカップ形状	丸型 フラット
使用圧力	-95 kPa...0 kPa -13.775 psi...0 psi
作動圧力	-0.95 bar...0 bar
定格作動圧力	-70 kPa -0.7 bar -10.15 psi
表面抵抗	200 Ohm
作動流体	ISO 8573-1:2010 [7:::]に基づく大気
耐食性クラス KBK	1 - 低耐腐食性
LABS 認証	VDMA24364-A1-L
食品産業における適合性	拡張マテリアル情報をご参照ください。
周囲温度	-10 °C...70 °C
公称使用圧力における保持力	69.6 N
定格作動圧力における横荷重	49 N
製品質量	16.3 g
取付方法	真空ポート経由
真空接続	M6
色	黒/白点
ショア硬さ	50 ±5
ねじ付トラニオン材質	アルミ鍛造合金, ニッケルめっき 真鍮ニッケルめっき 鋼, 亜鉛めっきとクロムめっき

特徴	値
マテリアルに関する注意事項	RoHS準拠
サクシヨンカップ材質	NBR