


真空パッド
ESS-80-SS
製品番号: 189320

FESTO

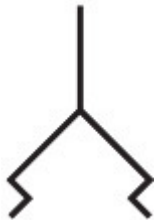

データシート

特徴	値
最小ワーク半径	400 mm
呼び径	6 mm
サクシヨンカップ径	80 mm
サクシヨンカップ容量	19.312 cm ³
接続位置	上
取付位置	任意
サクシヨンカップホルダの配置	サイズ5
サクシヨンカップ形状	丸型 フラット
使用圧力	-95 kPa...0 kPa -13.775 psi...0 psi
作動圧力	-0.95 bar...0 bar
定格作動圧力	-70 kPa -0.7 bar -10.15 psi
作動流体	ISO 8573-1:2010 [7:...]に基づく大気
耐食性クラス KBK	1 - 低耐腐食性
LABS 認証	VDMA24364-ゾーン III
食品産業における適合性	拡張マテリアル情報をご参照ください。
周囲温度	-30 °C...180 °C
公称使用圧力における保持力	309.7 N
定格作動圧力における横荷重	104 N
製品質量	133 g
取付方法	真空ポート経由
真空接続	M10
色	透明
ショア硬さ	50 ±5
ねじ付トラニオン材質	POM 銅 ニッケルめっき 銅, 亜鉛めっきとクロムめっき
マテリアルに関する注意事項	RoHS準拠
サクシヨンカップ材質	VMQ(シリコン)