


真空パッド
ESS-60-EF
製品番号: 189357

FESTO

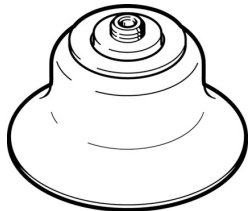

データシート

特徴	値
最小ワーク半径	120 mm
呼び径	6 mm
サクシヨンカップ径	60 mm
サクシヨンカップ容量	19.77 cm ³
接続位置	上
取付位置	任意
サクシヨンカップホルダの配置	サイズ5
サクシヨンカップ形状	丸型 エキストラディープ
使用圧力	-95 kPa...0 kPa -13.775 psi...0 psi
作動圧力	-0.95 bar...0 bar
定格作動圧力	-70 kPa -0.7 bar -10.15 psi
作動流体	ISO 8573-1:2010 [7:::]に基づく大気
耐食性クラス KBK	1 - 低耐腐食性
LABS 認証	VDMA24364-A1-L
食品産業における適合性	拡張マテリアル情報をご参照ください。
周囲温度	-10 °C...200 °C
公称使用圧力における保持力	162.5 N
定格作動圧力における横荷重	62.5 N
製品質量	48 g
取付方法	真空ポート経由
真空接続	M10
色	グレー
ショア硬さ	60 ±5
ねじ付トラニオン材質	アルミ鍛造合金, ニッケルめっき 鋼 ニッケルめっき 鋼, 亜鉛めっきとクロムめっき

特徴	値
マテリアルに関する注意事項	RoHS準拠
サクシヨンカップ材質	FPM