


圧力供給モジュール VABF-C8-12-P3A5-QX

製品番号: 1894888

FESTO

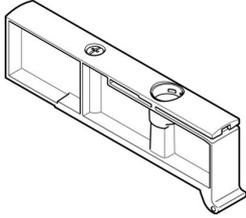

データシート

特徴	値
作動圧力	8 bar
耐食性クラス KBK	0 - 耐腐食性なし
LABS 認証	VDMA24364-B1/B2-L
流体温度	-5 °C...60 °C
周囲温度	-5 °C...60 °C
製品質量	13.8 g
エア接続ポート 1	カートリッジ用に準備
材料に関する注意事項	RoHS準拠
材質 ハウジング	強化 PA