


# シャットオフバルブ HE-3-3/8-QS-5/16-U

製品番号: 190870

FESTO

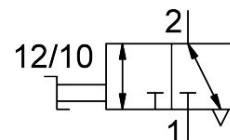

## データシート

| 特徴               | 値                                     |
|------------------|---------------------------------------|
| バルブ機能            | 3/2 双安定                               |
| 追加機能選択           | 排気機能付                                 |
| エア接続ポート 1        | 3/8 NPT                               |
| 空気圧接続 2          | QS-5/16                               |
| 操作方法             | 手動                                    |
| 取付方法             | 中空穴でのダイレクトマウント<br>ねじによる直接取付<br>オプション: |
| 標準公称流量(DIN 1343) | 447.3 L/min                           |
| 呼び径              | 3.5 mm                                |
| 使用圧力             | -0.095 MPa...1 MPa                    |
| 作動圧力             | -0.95 bar...10 bar                    |
| 周囲温度             | 0 °C...60 °C                          |
| 材質 ハウジング         | PBT-剛性                                |
| 作動流体             | ISO 8573-1:2010 [7:...]準拠の圧縮空気        |
| 排気機能             | スロットル不可                               |
| シーリング原理          | ソフト                                   |
| 取付位置             | 任意                                    |
| 構造               | ピストンゲートバルブ                            |
| 制御方法             | ダイレクト                                 |
| 流れ方向             | 逆流不可                                  |
| 使用流体/制御流体の情報     | 潤滑運転可(潤滑運転の場合は常に潤滑が必要)                |
| 耐食性クラス KBK       | 2 - 適度な耐食性                            |
| LABS 認証          | VDMA24364-B2-L                        |
| クリーンルーム等級        | ISO 14644-1準拠, クラス4                   |
| 流体温度             | 0 °C...60 °C                          |
| 製品質量             | 48 g                                  |
| 空気圧ポート 3         | ダクトなし                                 |
| ねじ付トラニオン材質       | 真鍮ニッケルめっき                             |
| マテリアルに関する注意事項    | RoHS準拠                                |
| 材質 シール           | NBR                                   |