


シャットオフバルブ
HE-3-1/4-1/4-NPT-U
製品番号: 190878

FESTO

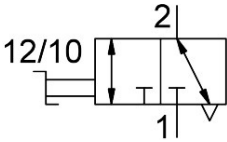

データシート

特徴	値
バルブ機能	3/2 双安定
追加機能選択	排気機能付
エア接続ポート 1	1/4 NPT
空気圧接続 2	NPT1/4
操作方法	手動
取付方法	中空穴でのダイレクトマウント ねじによる直接取付 オプション:
標準公称流量(DIN 1343)	625.5 L/min
呼び径	4.1 mm
使用圧力	-0.095 MPa...1 MPa
作動圧力	-0.95 bar...10 bar
周囲温度	0 °C...60 °C
材質 ハウジング	PBT-剛性
作動流体	ISO 8573-1:2010 [7:-:-]準拠の圧縮空気
排気機能	スロットル不可
シーリング原理	ソフト
取付位置	任意
構造	ピストンゲートバルブ
制御方法	ダイレクト
流れ方向	逆流れ不可
使用流体/制御流体の情報	潤滑運転可(潤滑運転の場合は常に潤滑が必要)
耐食性クラス KBK	2 - 適度な耐食性
LABS 認証	VDMA24364-B1/B2-L
クリーンルーム等級	ISO 14644-1準拠, クラス4
流体温度	0 °C...60 °C
製品質量	58 g
空気圧ポート 3	ダクトなし
ねじ付トラニオン材質	真鍮ニッケルめっき
マテリアルに関する注意事項	RoHS準拠
材質 シール	NBR