
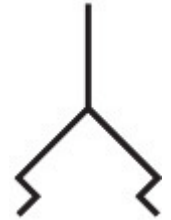


# 交換用パッド ESV-50-EU

製品番号: 191036

FESTO

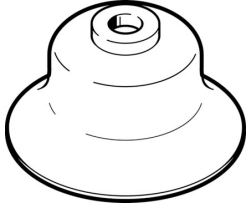

## データシート

特徴	値
最小ワーク半径	100 mm
サクシヨンカップ径	50 mm
サクシヨンカップ容量	8.168 cm <sup>3</sup>
接続位置	上
取付位置	任意
サクシヨンカップ形状	丸型 エキストラディーブ
使用圧力	-95 kPa...0 kPa -13.775 psi...0 psi
作動圧力	-0.95 bar...0 bar
定格作動圧力	-70 kPa -0.7 bar -10.15 psi
作動流体	ISO 8573-1:2010 [7::-:]に基づく大気
LABS 認証	VDMA24364-ゾーン III
食品産業における適合性	拡張マテリアル情報をご参照ください。
周囲温度	-20 °C...60 °C
公称使用圧力における保持力	103.6 N
製品質量	12.6 g
色	青
シヨア硬さ	60 ±5
マテリアルに関する注意事項	RoHS準拠
サクシヨンカップ材質	PUR