
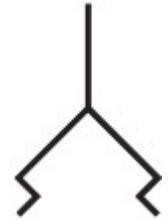


# 交換用パッド ESV-40-BU

製品番号: 191061

FESTO

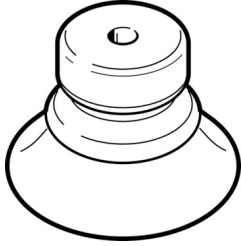

## データシート

特徴	値
コネクタ付サクシヨンカップ	9.5 mm
最小ワーク半径	90 mm
サクシヨンカップ径	40 mm
サクシヨンカップ容量	11.699 cm <sup>3</sup>
接続位置	上
取付位置	任意
サクシヨンカップ形状	丸型 ジャバラ1.5段
使用圧力	-95 kPa...0 kPa -13.775 psi...0 psi
作動圧力	-0.95 bar...0 bar
定格作動圧力	-70 kPa -0.7 bar -10.15 psi
作動流体	ISO 8573-1:2010 [7:-:-]に基づく大気
LABS 認証	VDMA24364-ゾーン III
食品産業における適合性	拡張マテリアル情報をご参照ください。
周囲温度	-20 °C...60 °C
公称使用圧力における保持力	52.3 N
製品質量	9.8 g
色	青
シヨア硬さ	60 ±5
マテリアルに関する注意事項	RoHS準拠
サクシヨンカップ材質	PUR