


# フィルタレギュレータ LFR-1/2-D-5M-DI-MAXI

製品番号: 192370

FESTO

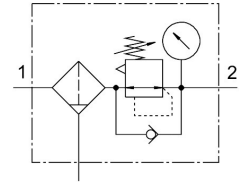

## データシート

特徴	値
サイズ	Maxi
シリーズ	D
作動ヒューズ	止金具付回転ノブ
取付位置	垂直 ±5°
ろ過度	5 µm
ドレン	マニュアル 回転式
構造	圧力計付フィルタレギュレータ
最大ドレン量	43 cm <sup>3</sup>
シェル保護	メタル製ボウルガード
圧力インジケータ	圧力計付
使用圧力	0.1 MPa...1.6 MPa
作動圧力	1 bar...16 bar
制御圧力範囲	0.5 bar...12 bar
最大圧ヒステリシス	0.04 MPa
最大圧力ヒステリシス	0.4 bar
最高圧力ヒステリシス	5.8 psi
標準公称流量(DIN 1343)	4000 L/min
作動流体	ISO 8573-1:2010 [-:9:-]準拠の圧縮空気 不活性ガス
LABS 認証	VDMA24364-B1/B2-L
保管温度	-10 °C...60 °C
2次側のエアクオリティクラス	ISO 8573-1:2010 [6:8:4]準拠の圧縮空気 不活性ガス
流体温度	-10 °C...60 °C
周囲温度	-10 °C...60 °C
製品質量	1670 g
取付方法	インライン
エア接続ポート 1	G1/2
空気圧接続 2	G1/2
マテリアルに関する注意事項	RoHS準拠
材質 ハウジング	亜鉛加圧鋳造

特徴	値
ボウル材質	PC