


サービスユニット
LFR-1/2-D-DI-MAXI-KD
製品番号: 192443

FESTO

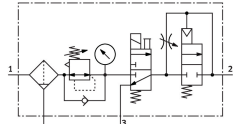

データシート

特徴	値
サイズ	Maxi
シリーズ	D
作動ヒューズ	止金具付回転ノブ
取付位置	垂直 ±5°
ろ過度	40 µm
ドレン	マニュアル 回転式
構造	On-Offバルブ 圧力計付フィルタレギュレータ セーフティバルブ
最大ドレン量	43 cm³
シェル保護	メタル製ボウルガード
圧カインジケータ	圧力計付
使用圧力	0.3 MPa...1.6 MPa 43.5 psi...232 psi
作動圧力	3 bar...16 bar
制御圧力範囲	0.25 MPa...1.2 MPa 2.5 bar...12 bar 36.25 psi...174 psi
標準公称流量(DIN 1343)	3000 L/min
作動流体	ISO 8573-1:2010 [-:-:-]準拠の圧縮空気 不活性ガス
耐食性クラス KBK	2 - 適度な耐食性
LABS 認証	VDMA24364-B1/B2-L
2次側のエアオリティクラス	ISO 8573-1:2010 [6:8:4]準拠の圧縮空気 不活性ガス
流体温度	-10 °C...60 °C
周囲温度	-10 °C...60 °C
製品質量	3300 g
取付方法	インライン アクセサリ付 オプション:
エア接続ポート 1	G1/2
空気圧接続 2	G1/2
材質 ハウジング	亜鉛加圧鋳造

特徴	値
ボウル材質	PC