


サービスユニット
LFR-3/4-D-DI-MAXI-KB
製品番号: 192448

FESTO

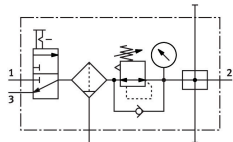

データシート

特徴	値
サイズ	Maxi
シリーズ	D
作動ヒューズ	止金具付回転ノブ
取付位置	垂直 $\pm 5^\circ$
ろ過度	40 μm
ドレン	マニュアル 回転式
構造	分岐モジュール On-Offバルブ 圧力計付フィルタレギュレータ
最大ドレン量	43 cm^3
シェル保護	メタル製ボウルガード
圧カインジケータ	圧力計付
使用圧力	0.1 MPa...1.6 MPa 14.5 psi...232 psi
作動圧力	1 bar...16 bar
制御圧力範囲	0.05 MPa...1.2 MPa 0.5 bar...12 bar 7.25 psi...174 psi
標準公称流量(DIN 1343)	7000 L/min
作動流体	ISO 8573-1:2010 [-:-]準拠の圧縮空気 不活性ガス
耐食性クラス KBK	2 - 適度な耐食性
LABS 認証	VDMA24364-B1/B2-L
2次側のエアオリティクラス	ISO 8573-1:2010 [6:8:4]準拠の圧縮空気 不活性ガス
流体温度	-10 $^\circ\text{C}$...60 $^\circ\text{C}$
周囲温度	-10 $^\circ\text{C}$...60 $^\circ\text{C}$
製品質量	3500 g
取付方法	インライン アクセサリ付 オプション:
エア接続ポート 1	G3/4
空気圧接続 2	G3/4
材質 ハウジング	亜鉛加圧鋳造

特徴	値
ボウル材質	PC