


サービスユニット  
LFR-3/4-D-DI-MAXI-KD  
製品番号: 192450

FESTO

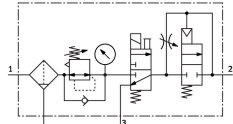

データシート

| 特徴               | 値                                                             |
|------------------|---------------------------------------------------------------|
| サイズ              | Maxi                                                          |
| シリーズ             | D                                                             |
| 作動ヒューズ           | 止金具付回転ノブ                                                      |
| 取付位置             | 垂直 ±5°                                                        |
| ろ過度              | 40 µm                                                         |
| ドレン              | マニュアル 回転式                                                     |
| 構造               | On-Offバルブ<br>圧力計付フィルタレギュレータ<br>セーフティバルブ                       |
| 最大ドレン量           | 43 cm³                                                        |
| シェル保護            | メタル製ボウルガード                                                    |
| 圧カインジケータ         | 圧力計付                                                          |
| 使用圧力             | 0.3 MPa...1.6 MPa<br>43.5 psi...232 psi                       |
| 作動圧力             | 3 bar...16 bar                                                |
| 制御圧力範囲           | 0.25 MPa...1.2 MPa<br>2.5 bar...12 bar<br>36.25 psi...174 psi |
| 標準公称流量(DIN 1343) | 2800 L/min                                                    |
| 作動流体             | ISO 8573-1:2010 [-:::-]準拠の圧縮空気<br>不活性ガス                       |
| 耐食性クラス KBK       | 2 - 適度な耐食性                                                    |
| LABS 認証          | VDMA24364-B1/B2-L                                             |
| 2次側のエアオリティクラス    | ISO 8573-1:2010 [6:8:4]準拠の圧縮空気<br>不活性ガス                       |
| 流体温度             | -10 °C...60 °C                                                |
| 周囲温度             | -10 °C...60 °C                                                |
| 製品質量             | 3300 g                                                        |
| 取付方法             | インライン<br>アクセサリ付<br>オプション:                                     |
| エア接続ポート 1        | G3/4                                                          |
| 空気圧接続 2          | G3/4                                                          |
| 材質 ハウジング         | 亜鉛加圧鋳造                                                        |

| 特徴    | 値  |
|-------|----|
| ボウル材質 | PC |