


フィルタ
LF-D-5M-MAXI
製品番号: 192559

FESTO

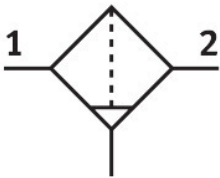

データシート

特徴	値
サイズ	Maxi
シリーズ	D
取付位置	垂直 $\pm 5^{\circ}$
ろ過度	5 μm
ドレン	マニュアル 回転式
構造	遠心分離機付焼結フィルタ
シェル保護	メタル製ボウルガード
作動圧力	0 bar...16 bar
作動流体	ISO 8573-1:2010 [-:9:-] 準拠の圧縮空気 不活性ガス
耐食性クラス KBK	2 - 適度な耐食性
LABS 認証	VDMA24364-B1/B2-L
保管温度	-10 $^{\circ}\text{C}$...60 $^{\circ}\text{C}$
2次側のエアクオリティクラス	ISO 8573-1:2010 [6:8:4] 準拠の圧縮空気 不活性ガス
流体温度	-10 $^{\circ}\text{C}$...60 $^{\circ}\text{C}$
周囲温度	-10 $^{\circ}\text{C}$...60 $^{\circ}\text{C}$
取付方法	インライン アクセサリ付
エア接続ポート 1	サブベース
空気圧接続 2	サブベース
マテリアルに関する注意事項	RoHS 準拠
材質: フィルタ	PE
材質 ハウジング	亜鉛加圧鋳造
ボウル材質	PC