


フィルタ
LF-D-5M-MINI-A
製品番号: 192560

FESTO

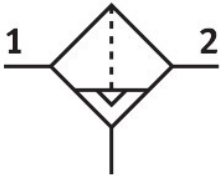

データシート

特徴	値
サイズ	ミニ
シリーズ	D
取付位置	垂直 $\pm 5^\circ$
ろ過度	5 μm
ドレン	全自動式
構造	遠心分離機付焼結フィルタ
シェル保護	メタル製ボウルガード
作動圧力	2 bar...12 bar
作動流体	ISO 8573-1:2010 [7:9:-] 準拠の圧縮空気 不活性ガス
耐食性クラス KBK	2 - 適度な耐食性
LABS 認証	VDMA24364-B1/B2-L
2次側のエアクオリティクラス	ISO 8573-1:2010 [6:8:4] 準拠の圧縮空気 不活性ガス
流体温度	-10 $^\circ\text{C}$...60 $^\circ\text{C}$
周囲温度	-10 $^\circ\text{C}$...60 $^\circ\text{C}$
製品質量	250 g
取付方法	インライン アクセサリ付
エア接続ポート 1	サブベース
空気圧接続 2	サブベース
マテリアルに関する注意事項	RoHS 準拠
材質: フィルタ	PE
材質 ハウジング	亜鉛加圧鋳造
ボウル材質	PC