


ルブリケータ
LOE-D-MIDI
製品番号: 192576

FESTO

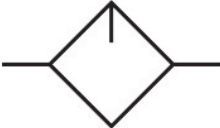

データシート

特徴	値
サイズ	Midi
シリーズ	D
取付位置	垂直 ±5°
構造	比例式標準オイルミスト
最大オイル充填量	110 cm³
シェル保護	メタル製ボウルガード
使用圧力	0 MPa...1.6 MPa 0 psi...232 psi
作動圧力	0 bar...16 bar
ルブリケータの最低流量	8 L/min
作動流体	ISO 8573-1:2010 [7:4:4]準拠の圧縮空気 不活性ガス
使用流体/制御流体の情報	潤滑運転不可
耐食性クラス KBK	2 - 適度な耐食性
LABS 認証	VDMA24364-B1/B2-L
保管温度	-10 °C...60 °C
2次側のエアクオリティクラス	ISO 8573-1:2010 [7:4:-]準拠の圧縮空気 不活性ガス
流体温度	-10 °C...60 °C
周囲温度	-10 °C...60 °C
製品質量	630 g
取付方法	アクセサリ付
マテリアルに関する注意事項	RoHS準拠
ボウル材質	PC