


サービスユニット
FRC-1-D-7-O-MAXI-A
製品番号: 192649

FESTO

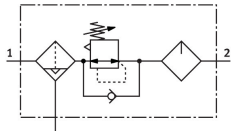

データシート

特徴	値
サイズ	Maxi
シリーズ	D
作動ヒューズ	止金具付回転ノブ
取付位置	垂直 $\pm 5^\circ$
ドレン	全自動式
構造	圧力計なしフィルタレギュレータ 比例式標準オイルミスト
最大ドレン量	80 cm ³
ろ過度	40 μ m
シェル保護	メタル製ボウルガード
圧カインジケータ	G1/4準備
使用圧力	0.2 MPa...1.2 MPa
作動圧力	2 bar...12 bar
制御圧力範囲	0.5 bar...7 bar
最大圧ヒステリシス	0.04 MPa
最大圧力ヒステリシス	0.4 bar
最高圧力ヒステリシス	5.8 psi
標準公称流量(DIN 1343)	8700 L/min
作動流体	ISO 8573-1:2010 [-:-:-]準拠の圧縮空気
耐食性クラス KBK	2 - 適度な耐食性
LABS 認証	VDMA24364-B1/B2-L
流体温度	-10 °C...60 °C
周囲温度	-10 °C...60 °C
製品質量	2520 g
取付方法	インライン アクセサリ付
エア接続ポート 1	G1
空気圧接続 2	G1
材質 ハウジング	亜鉛加圧鋳造
ボウル材質	PC