


# ON / OFFバルブ HEP-D-MAXI

製品番号: 193257

FESTO

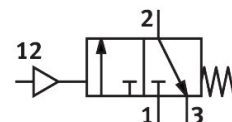

## データシート

特徴	値
構造	ピストンゲートバルブ
操作方法	空気圧式
シーリング原理	ソフト
排気機能	スロットル不可
手動操作	なし
リセット方法	メカスプリング
バルブ機能	3/2 クローズ, 単安定
使用圧力	0 MPa...1.6 MPa
作動圧力	0 bar...16 bar
制御圧力	3 bar...16 bar
作動流体	ISO 8573-1:2010 [7:4:4]準拠の圧縮空気 不活性ガス
使用流体/制御流体の情報	潤滑運転可 (潤滑運転の場合は常に潤滑が必要)
耐食性クラス KBK	2 - 適度な耐食性
マテリアルに関する注意事項	RoHS準拠
LABS 認証	VDMA24364-B1/B2-L
流体温度	-10 °C...60 °C
周囲温度	-10 °C...60 °C
取付方法	インライン アクセサリ付
取付位置	任意
流れ方向	逆流れ不可
製品質量	800 g
パイロットエア接続 12	G1/8
2次側のエアクオリティクラス	ISO 8573-1:2010 [7:4:4]準拠の圧縮空気 不活性ガス
材質 シール	NBR
材質 ハウジング	アルミダイキャスト