


真空エジェクタ VN-05-M-I3-PQ2-VT2

製品番号: 193555

FESTO

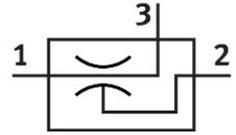

データシート

特徴	値
ノズル径	0.45 mm
グリッド寸法	13 mm
取付位置	任意
エジェクタ特性	高真空 インライン
構造	ストレート
最大吸込流量時の作動圧力	6.3 bar
作動圧力	1 bar...8 bar
最大真空作動圧力	6 bar
最大真空	86 %
定格作動圧力	6 bar
大気開放時の最大吸引量	6.1 L/min
定格作動圧力における排気時間	4.7 s
作動流体	ISO 8573-1:2010 [7:4:4]準拠の圧縮空気
使用流体/制御流体の情報	潤滑運転不可
耐食性クラス KBK	1 - 低耐腐食性
LABS 認証	VDMA24364-B1/B2-L
流体温度	0 °C...60 °C
周囲温度	0 °C...60 °C
製品質量	12 g
取付方法	インライン
エア接続ポート 1	QS-6
空気圧ポート 3	ダクトなし
真空接続	プッシュインスリーブ QS-6
マテリアルに関する注意事項	RoHS準拠
材質 シール	NBR
材質: メスノズル	POM
材質 ハウジング	POM強化型
材質: ジェットノズル	鍛造アルミ合金
材質 継手	真鍮 ニッケルめっき