

Cartridge QSP10-1/4-U


部品番号: 194498
廃番予定品

FESTO

ワンタッチコネクタ付き (ストレート)

この製品はFesto USA向けの製品です。

製造中止予定品 (2017年まで) です。代替品についてはホーム
ページでご確認ください。

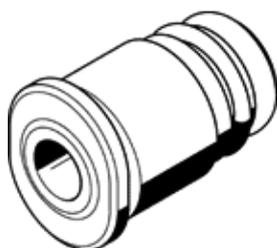

データシート

特長	値
取付方向	任意
容器サイズ	1
構造	押し引きの原理
温度範囲での作動圧力	-0.95 ... 10 bar
作動流体	ISO8573-1:2010 [7:-:-]準拠の圧縮エア
作動/パイロット流体に注意	給油運転可能
耐酸性クラス: CRC	1
周囲温度	-5 ... 60 °C
認証	Germanischer Lloyd
エア接続ポート 1	QSP...10
エア接続ポート 2	適用チューブ外径: 1/4"
リリースリングの色	グレー
材質	RoHS対応
材質 ハウジング	ニッケルメッキ 真鍮
材質情報 リリースリング	POM
材質 チューブパッキン	NBR
材質情報 チューブクランプセグメント	ステンレス