


レギュレータ
LRBS-D-7-O-MIDI
製品番号: 194687

FESTO

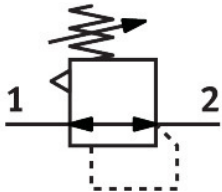

データシート

特徴	値
サイズ	Midi
シリーズ	D
作動ヒューズ	内蔵ロック付回転ノブ
取付位置	任意
構造	直動ダイヤフラム式レギュレータ 連続圧力供給機能付
コントローラ機能	出力圧力定数 予圧補正付 二次排気あり
圧カインジケータ	G1/4準備
使用圧力	0.1 MPa...1.6 MPa
作動圧力	1 bar...16 bar
制御圧力範囲	0.5 bar...7 bar
最大圧ヒステリシス	0.02 MPa
最大圧力ヒステリシス	0.2 bar
最高圧力ヒステリシス	2.9 psi
標準公称流量(DIN 1343)	3200 L/min
作動流体	ISO 8573-1:2010 [7:4:4]準拠の圧縮空気 不活性ガス
LABS 認証	VDMA24364-B1/B2-L
2次側のエアクオリティクラス	ISO 8573-1:2010 [7:4:4]準拠の圧縮空気 不活性ガス
流体温度	-10 °C...60 °C
周囲温度	-10 °C...60 °C
製品質量	940 g
取付方法	インライン アクセサリ付
エア接続ポート 1	サブベース
空気圧接続 2	G3/8
マテリアルに関する注意事項	RoHS準拠
材質 サブベース	垂鉛ダイカスト
操作部品材質	アルミ

特徴	値
材質 シール	NBR
材質 ハウジング	亜鉛加圧鑄造