


シャットオフバルブ HE-N3/8-LO

製品番号: 197129

FESTO

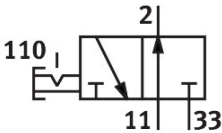

データシート

特徴	値
シーリング原理	ソフト
排気機能	スロットル不可
制御方法	ダイレクト
作動圧力	1 bar...10 bar
C 値	20.95 l/sbar
b値	0.42
標準公称流量(DIN 1343)	5200 L/min
作動流体	ISO 8573-1:2010 [7:4:4]に準拠した圧縮空気
耐食性クラス KBK	3 - 高度の耐腐食性
LABS 認証	VDMA24364-B1/B2-L
流体温度	-10 °C...60 °C
周囲温度	-10 °C...60 °C
取付方法	ねじ込み式
取付位置	任意
流れ方向	逆流不可
製品質量	1100 g
エア接続ポート 1	3/8 NPT
空気圧接続 2	NPT3/8
空気圧ポート 3	NPT 1
材質 シール	NBR TPE-U(PU)
材質 ハウジング	アルミダイキャスト