


シャットオフバルブ HE-G3/8-LO

製品番号: 197133

FESTO

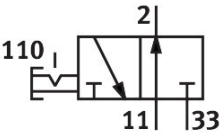

データシート

特徴	値
構造	ピストン ゲートバルブ
操作方法	手動
シーリング原理	ソフト
排気機能	スロットル不可
手動操作	なし
バルブ機能	3/2 双安定
作動圧力	1 bar...10 bar
C 値	20.95 l/sbar
b値	0.42
標準公称流量(DIN 1343)	5200 L/min
作動流体	ISO 8573-1:2010 [7:4:4]に準拠した圧縮空気
耐食性クラス KBK	3 - 高度の耐腐食性
LABS 認証	VDMA24364-B1/B2-L
流体温度	-10 °C...60 °C
周囲温度	-10 °C...60 °C
取付方法	インライン 取付穴付
取付位置	任意
流れ方向	逆流れ不可
製品質量	1100 g
エア接続ポート 1	G3/8
空気圧接続 2	G3/8
空気圧ポート 3	G1
材質 シール	NBR TPE-U(PU)
材質ハウジング	アルミダイキャスト PBT