


マニホールドブロック  
MHA1-P8-2-M3  
製品番号: 197210

FESTO

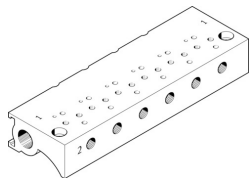

データシート

| 特徴           | 値                              |
|--------------|--------------------------------|
| 最大バルブ連数      | 8                              |
| 作動圧力         | 0 bar...8 bar                  |
| 作動流体         | ISO 8573-1:2010 [7:4:4]準拠の圧縮空気 |
| 使用流体/制御流体の情報 | 潤滑運転可 (潤滑運転の場合は常に潤滑が必要)        |
| 耐食性クラス KBK   | 1 - 低耐腐食性                      |
| LABS 認証      | VDMA24364-B2-L                 |
| 周囲温度         | -10 °C...60 °C                 |
| 取付方法 サブプレート  | 取付穴付                           |
| 取付方法 バルブ     | 雌ねじ付                           |
| エア接続ポート 1    | M7                             |
| 空気圧接続 2      | M3                             |
| 材質 サブベース     | 鍛造アルミ合金                        |