


マニホールドブロック
MHA1-PR2-3-M3-PI-PCB

製品番号: 197247

FESTO

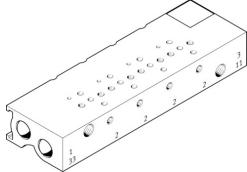

データシート

| 特徴 | 値 |
|--------------|--------------------------------|
| 最大バルブ連数 | 2 |
| 作動圧力 | 0 bar...8 bar |
| 作動流体 | ISO 8573-1:2010 [7:4:4]準拠の圧縮空気 |
| 使用流体/制御流体の情報 | 潤滑運転可(潤滑運転の場合は常に潤滑が必要) |
| 耐食性クラス KBK | 2 - 適度な耐食性 |
| LABS 認証 | VDMA24364-B2-L |
| 周囲温度 | 0 °C...40 °C |
| 取付方法 バルブ | 雌ねじ付 |
| エア接続ポート 1 | M5 |
| 空気圧接続 2 | M3 |
| 空気圧ポート 3 | M5 |
| 材質 サブベース | 鍛造アルミ合金 |