


# スピードコントローラ GRLA-1/8-QS-4-RS-D

製品番号: 197580

FESTO

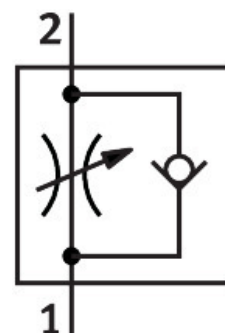

## データシート

| 特徴                                      | 値                              |
|-----------------------------------------|--------------------------------|
| バルブ機能                                   | 一方方向絞り機能メータアウト                 |
| エア接続ポート 1                               | QS-4                           |
| 空気圧接続 2                                 | G1/8                           |
| 調整部品                                    | ローレットネジ                        |
| 取付方法                                    | ねじ込み式                          |
| 制御流れの標準流量                               | 160 L/min                      |
| 制御流れ方向の標準流量                             | 120 L/min...190 L/min          |
| 作動圧力                                    | 0.2 bar...10 bar               |
| 周囲温度                                    | -10 °C...60 °C                 |
| 海洋仕様                                    | 証明書を参照                         |
| 取付位置                                    | 任意                             |
| 全温度範囲の使用圧力                              | 0.2 bar...10 bar               |
| 制御流れ 0.6->0MPa(6->0bar, 87->0psi)時の標準流量 | 250 L/min                      |
| 制御流れの標準流量 0.6->0MPa(6->0bar, 87->0psi)  | 270 L/min...300 L/min          |
| 作動流体                                    | ISO 8573-1:2010 [7:4:4]準拠の圧縮空気 |
| 使用流体/制御流体の情報                            | 潤滑運転可(潤滑運転の場合は常に潤滑が必要)         |
| LABS 認証                                 | VDMA24364-B1/B2-L              |
| クリーンルーム等級                               | ISO 14644-1準拠, クラス4            |
| 流体温度                                    | -10 °C...60 °C                 |
| 定格締付トルク                                 | 3 Nm                           |
| 製品質量                                    | 23 g                           |
| ねじ付トラニオン材質                              | 鍛造アルミ合金                        |
| マテリアルに関する注意事項                           | RoHS準拠                         |
| 材質 シール                                  | NBR                            |
| リリースリング材質                               | POM                            |
| 材質 調整ねじ                                 | ステンレス                          |

| 特徴            | 値                  |
|---------------|--------------------|
| 材質: スイベルジョイント | 亜鉛ダイカスト<br>クロメート処理 |