


クレビスフート
LBG-50-R3
製品番号: 2078794

FESTO

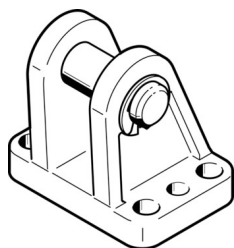

データシート

特徴	値
サイズ	50
取付位置	任意
耐食性クラス KBK	3 - 高度の耐腐食性
LABS 認証	VDMA24364-B2-L
リチウムイオン電池製造への適合性	銅, 亜鉛またはニッケルの質量が5%を超えている金属は使用対象から除外されています。銅に含まれるニッケル, 無電解ニッケルめっきが施された表面, 回路基板, ケーブル, 電気コネクタ, コイルは例外です
周囲温度	-40 °C...150 °C
許容荷重	2.5 kN
製品質量	540 g
マテリアルに関する注意事項	RoHS準拠
取付金具材質	ステンレス
ボルト材質	ステンレス
ヒューズ材質	ステンレス