


クレビスフート  
LBG-63-R3  
製品番号: 2078795

FESTO

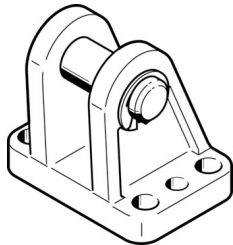

データシート

| 特徴               | 値                                                                                                     |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| サイズ              | 63                                                                                                    |
| 取付位置             | 任意                                                                                                    |
| 耐食性クラス KBK       | 3 - 高度の耐腐食性                                                                                           |
| LABS 認証          | VDMA24364-B2-L                                                                                        |
| リチウムイオン電池製造への適合性 | 銅, 亜鉛またはニッケルの質量が5%を超えている金属は使用対象から除外されています。銅に含まれるニッケル, 無電解ニッケルめっきが施された表面, 回路基板, ケーブル, 電気コネクタ, コイルは例外です |
| 周囲温度             | -40 °C...150 °C                                                                                       |
| 許容荷重             | 4 kN                                                                                                  |
| 製品質量             | 580 g                                                                                                 |
| マテリアルに関する注意事項    | RoHS準拠                                                                                                |
| 取付金具材質           | ステンレス                                                                                                 |
| ボルト材質            | ステンレス                                                                                                 |
| ヒューズ材質           | ステンレス                                                                                                 |