


スピードコントローラ

GR-1/4

製品番号: 2101

FESTO

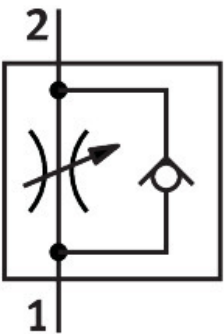

データシート

特徴	値
バルブ機能	一方方向流量絞り機能
エア接続ポート 1	G1/4
空気圧接続 2	G1/4
調整部品	ローレットネジ
取付方法	インライン
制御流れの標準流量	370 L/min
制御流れ方向の標準流量	150 L/min
作動圧力	0.5 bar...10 bar
周囲温度	-20 °C...75 °C
材質 ハウジング	鍛造アルミ合金
防爆	証明書に記載されている情報をよく読むこと ゾーン 1 (ATEX) ゾーン 2 (ATEX) ゾーン 21 (ATEX) ゾーン 22 (ATEX)
取付位置	任意
制御流れ 0.6->0MPa(6->0bar, 87->0psi)時の標準流量	570 L/min
制御流れの標準流量 0.6->0MPa(6->0bar, 87->0psi)	340 L/min
作動流体	ISO 8573-1:2010 [7:...]準拠の圧縮空気
使用流体/制御流体の情報	潤滑運転可 (潤滑運転の場合は常に潤滑が必要)
LABS 認証	VDMA24364-B1/B2-L
流体温度	-20 °C...75 °C
製品質量	80 g
マテリアルに関する注意事項	RoHS準拠
材質 シール	NBR
材質 調整ねじ	鋼 亜鉛めっき