


カップリングプラグ KS4-CK-6

製品番号: 2151

FESTO

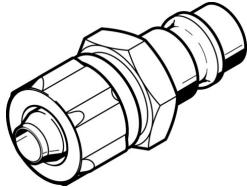

データシート

特徴	値
呼び径	4.9 mm
全温度範囲の使用圧力	-0.095 MPa...1.2 MPa -0.95 bar...12 bar -13.775 psi...174 psi
標準公称流量(DIN 1343)	432 L/min...495 L/min
ISO 8778に準拠した規格化された標準流量	468.3 L/min...536.6 L/min
作動流体	ISO 8573-1:2010 [7:::] 準拠の圧縮空気
使用流体/制御流体の情報	給油運転可
耐食性クラス KBK	1 - 低耐腐食性
LABS 認証	VDMA24364-B1/B2-L
周囲温度	-10 °C...60 °C
製品質量	26 g
エア接続ポート 1	チューブ 外径8mm用 バーブ継手用 内径 6mm, ユニオンナット付
材質: ユニオンナット	鍛造アルミ合金, アルマイト
マテリアルに関する注意事項	RoHS準拠
材質情報	真鍮, ニッケルめっき