


中間トラニオン
DAMT-V1-40-A
製品番号: 2214899

FESTO

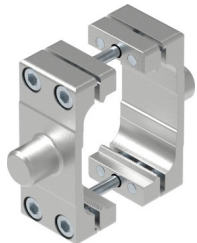

データシート

特徴	値
サイズ	40
規格ベース	ISO 15552 (以前は VDMA 24562, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290)
耐食性クラス KBK	1 - 低耐腐食性
LABS 認証	VDMA24364-B2-L
リチウムイオン電池製造への適合性	銅の質量の割合が1%を超える金属は使用対象から除外されています。回路基板, ケーブル, 電気コネクタ, コイルは例外です
周囲温度	-40 °C...150 °C
許容荷重	1.5 kN
製品質量	387.5 g
マテリアルに関する注意事項	RoHS準拠
材質: ねじ	鋼 亜鉛めっき
トラニオンフランジ材質	亜鉛めっき鋼
クランプ部品材質	亜鉛めっき鋼
ロッド材質	高合金ステンレス鋼