


モータ取付キット  
EAMM-A-D32-40G-S1  
製品番号: 2256396

FESTO

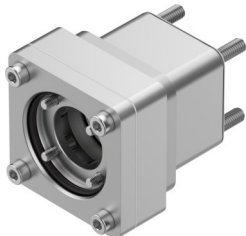

データシート

| 特徴                 | 値                      |
|--------------------|------------------------|
| 呼び長さ               | 56.5 mm                |
| 取付位置               | 任意                     |
| 最高回転数              | 8000 1/min             |
| LABS 認証            | VDMA24364-ゾーン III      |
| 保管温度               | -25 °C...60 °C         |
| 相対湿度               | 0 ~ 95%                |
| 保護等級               | IP65                   |
| 周囲温度               | -10 °C...60 °C         |
| 負荷慣性モーメント          | 5.87 kgmm <sup>2</sup> |
| 伝達トルク              | 6.5 Nm                 |
| 製品質量               | 420 g                  |
| インタフェースコード アクチュエータ | D32                    |
| インタフェースコード モータイン   | 40G                    |
| マテリアルに関する注意事項      | RoHS準拠                 |