


減速機 EMGA-40-P-G3-EAS-40

製品番号: 2297684

FESTO

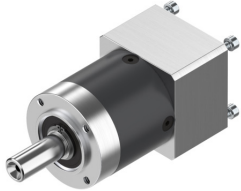

データシート

特徴	値
フランジサイズ 減速機	40 mm
モータのフランジサイズ	40 mm
ねじれバックラッシュ	0.25 deg
減速機のタイプ	遊星減速機
ギア比	3:1
最高速度	18000 1/min
作動温度 減速機	-25 °C...90 °C
LABS 認証	VDMA24364-B2-L
保護等級	IP54
連続出力トルク	11 Nm
減速機の負荷慣性モーメント	0.031 kgcm ²
最高出力トルク	17.6 Nm
最大効率	98 %
ねじり剛性	1 Nm/arcmin
製品質量	350 g
減速機インタフェース, ドライブシャフト	40G
インタフェース 減速機 駆動部	40P
マテリアルに関する注意事項	RoHS準拠