


モータ取付キット
EAMM-A-D50-70A-S1
製品番号: 2734287

FESTO

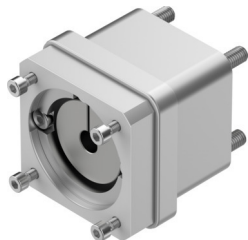

データシート

特徴	値
呼び長さ	69.2 mm
取付位置	任意
最高回転数	6000 1/min
LABS 認証	VDMA24364-ゾーン III
保管温度	-25 °C...60 °C
相対湿度	0 ~ 95%
保護等級	IP65
周囲温度	-10 °C...60 °C
負荷慣性モーメント	34.8 kgmm ²
伝達トルク	17 Nm
製品質量	740 g
インタフェースコード アクチュエータ	D50
インタフェースコード モータイン	70A
マテリアルに関する注意事項	RoHS準拠